


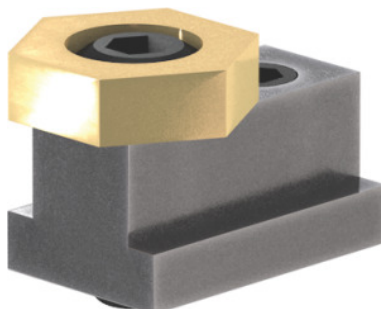

Excenterspændeklemme, T-notens nominelle mål: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370009 12
GTIN	4046368509263
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
- Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Teknisk beskrivelse

Skivehøjde H	4,8 mm
Sekskantskive SW	21 mm
Excentervandring S_1	1 mm
Indvendig sekskantskive SW_1	5 mm
Gevind M	M8
Maks. tilspændingsmoment	11,3 Nm

Spændekraft	3,6 kN
SW ₂	4 mm
Længde L	27,9 mm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue	17 Nm
Produkttype	Excenterspændeklemme