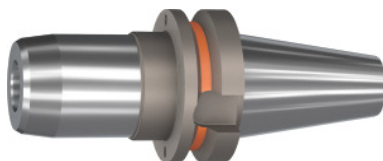


**Garant****Hydrauliske spændepatroner BASIC kort, slank, form ADB, BT 40, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303473 6
GTIN	4062406531058
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering  $V = 10 \text{ mm}$ ) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

**Anvendelse:**

Til boring, rivning og sletfræsning.

**Leveringsbetingelse:**

Inkl. længdeindstillingskrue og sekskantnøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M5
Udragende længde, A-mål	90 mm
$L_2$	43 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	63 mm
Udvendig $\varnothing D$	44,5 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron