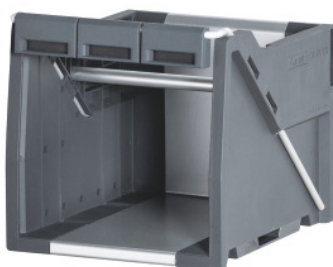


Garant EASYFIX

Easyfix-kabelrulleholder, Ø 6 mm, Type: 3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955801 3
GTIN	4062406573607
Artikelklasse	91F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabelrulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5), trådbøjle Ø 6 mm med kabelbremse, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden. Akslen af aluminium på Ø 12 mm sættes i kunststofholderen oppefra, hvilket gør det lettere at udskifte kabelrullerne. Kabelrullernes største diameter 200 mm.

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen. Med 3 kabelbremseser.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde	168 mm
Ståltråds-Ø	6 mm
Nyttedybde	200 mm
Serie	Easyfix
Bredde	193 mm

Dybde	217 mm
Højde	185 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 6 mm
Produkttype	Rulleholder