


Garant UNILINE

UNI Tower stationær H-form, Type: M

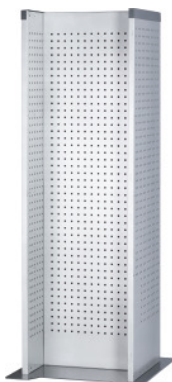

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955461 M
GTIN	4062406584689
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse

Udførelse:

Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.

Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader \square 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. H-form: 2 sidevægge med tværpanel i midten. Hylder og låger kan monteres på for- og bagsiden. Montering af skuffer ikke mulig.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474 – 955499.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde	540 mm
Serie	Tower
Bæreevne	150 kg
Dybde	750 mm
Bredde	720 mm
Nyttedybde	2 × 255 mm
Vægt	85 kg
Højde	1920 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9 × 9
Højdeindstilling i intervaller	37
Produkttype	Hulvægstårn