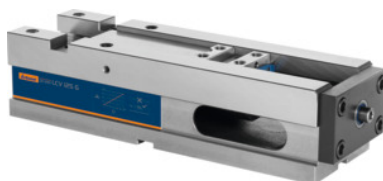


Garant**Modulær NC-højtryksspænder LCV 125 G, Kæbebredde A: 125Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361290 125G
GTIN	4045197816009
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

Over- og underside slebet. **Inklusive borerer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.**

Kendetegn: Stabil, kompakt basisenhed (GGG 60) ved samtidig stor spændvidde. Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel (forøget funktionssikkerhed, optimeret spånstop, minimal rengøring).

Funktion:

Spænding kun med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm) med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker indtil 2,5 mm.

Anvendelse:

Traditionel opspænding af forbehandlede emner og opspænding af **råemner, skærebrænder- og savsnit** ved indtrængning af **hærdede og udskiftelige grebsspidser** i emnet. Egnet til alle materialer med en hårdhed op til ca. 900 N/mm², med undtagelse af hærdede materialer. Kan anvendes horisontalt.

Både egnet til traditionel opspænding med trinbakker og grebsspænding takket være 2,5 mm kraftvandring af spindlen.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 stiftnøgler, spændejern.

Specialtilbehør:

Bakker (se nr. 361331 –361970), momentnøgle nr. 656050 str. 60, spændebolt nr. 360025

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	LCV125G
---------------------------------	---------

Moment	30 Nm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Vægt	30 kg
Maksimal spændvidde	332 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Emnestop	360555
Adapterbakkefast Til type 125	361620 125
Parallelklods-par (trinside) Til type 125	361970 125
TrinbakkeMobil Til type 125	361400 125
Universal-nedholderbakkeMobil Til type 125	361390 125
Pull down-sæt, kuffert Til type 2	361346 2
Trinbakkefast Til type 125	361440 125
Breddereduceret bakkeMobil Til type 125	361353 125
Trinbakkefast Til type 125	361420 125
Spændebakke, blødfast Til type 125	361320 125
Grundbakkefast Til type 125	361520 125
Bakke 20 mm, til T-Rexfast Til type 125	361225 125
PendelbakkeMobil Til type 125	361660 125
GrundbakkeMobil Til type 125	361500 125
Kuffertsæt (til 5-sidet bakke)	361365
AdapterbakkeMobil Til type 125	361600 125
Grebsindsats med 2 spidser, højde 5,2 – 6,7 mm Type	361240
Trinbakke til gribeindsatserfast Til type 125	361348 125
5-sidede bakker Til type FIX	361361 FIX
Pull down-sæt, kuffert Til type 1	361346 1

Grebsindsats HM, højde 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Universal-nedholderbakkefast Til type 125	361380 125
Trinbakke til gribeindsatserMobil Til type 125	361347 125
Parallelklods-par klik-system, hærdet stål Til type 125	361960 125
Breddereduceret bakkefast Til type 125	361354 125
5-sidede bakker Til type MOBIL	361361 MOBIL
Parallelklods-par klik-system, hærdet stål Til type 125	361950 125