


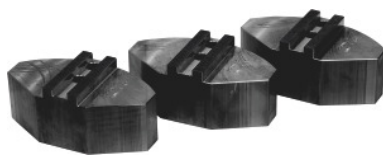

Segmentbakkesæt, 3 dele, Stål, Til patrontype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313738 315
GTIN	4060576180267
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Fint fræsedede noter og **præcisionslebne** fortanding, **bruneret**.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhme og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Til patrontype	110 mm
Boringsafstand b	30 mm
Notbredde D	21 mm
Bredde B	240 mm
Længde L	117 mm

Højde H	70 mm
Boringsafstand a	45 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron