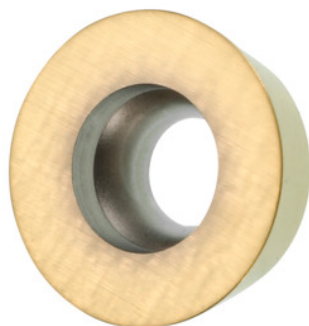


**Garant****RDMW 12T3 MOTN, HB7505, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212275 HART
GTIN	4045197302526
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,16 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDMW 12T3 MOTN

Type: HÅRD

**Teknisk beskrivelse**

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDMW 12T3 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7505
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,16 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning