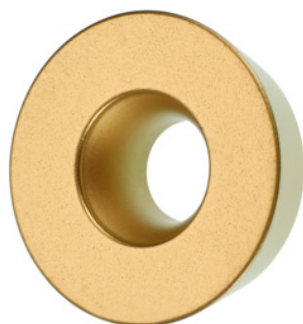


Garant**RDEX 1604 MOSN, HB7535, Type: INOX****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212305 INOX |
| GTIN | 4045197303837 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | INOX |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | RDEX 1604 MOSN |
| Skæremateriale | HM |
| Type | HB7535 |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,3 mm |
| Antal skift/skær | 1 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | betinget egnet | 175 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 175 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 160 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 140 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 60 m/min | S |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |