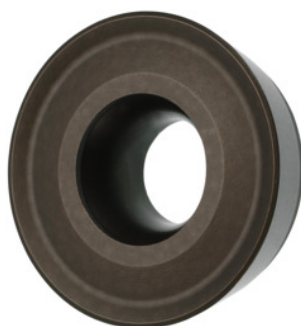


Garant**RDHX 1604 MOT, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212309 UNI
GTIN	4045197601933
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 1604 MOT

Type: UNI

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 1604 MOT
Skæremateriale	HM
Type	HB735
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		