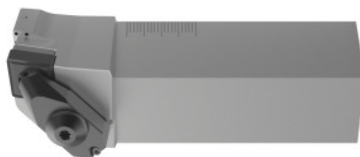


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525H12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 49
Serie	Master Eco
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	25 mm

Skrue til underlagsplatte	259027 8
Klo, skrue , O-ring	259036 22
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 22	259036 22
Underlagsplatte Type 49	259031 49
Skrue til underlagsplatte Type 8	259027 8