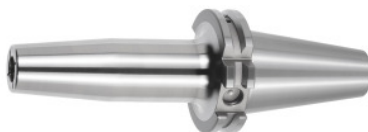


**Garant****Krympepatron med kølekanalriller, SK 40 A = 130, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302364 4
GTIN	4067263014324
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Med 4 kølekanalåbninger ved spændeboingen.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID/Balluffchip-boring.

**Fordel:**

Forbedret køling direkte på værktøjsskaftet. **Letter udkrympning med små værktøjsdiametre.**

**Anvendelse:**

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Adapter	SK 40 A = 130
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Balluffchip-boring	ja
Kølekanaler	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron