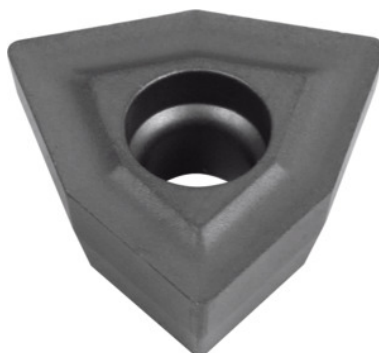


Garant**WOEX 05T304 F, HU7310, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232650 ALU
GTIN	4045197346582
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304 F
Type	HU7310
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	egnet	80 m/min	S
våd, maksimal	egnet		