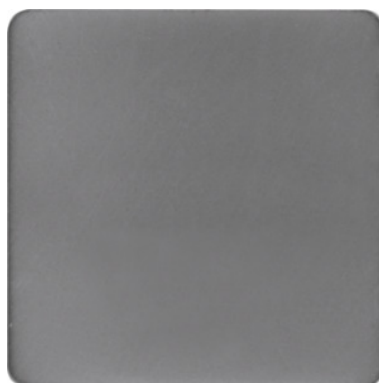


Garant**SPUN 120308 E, HB7720, Type: UNI**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213520 UNI |
| GTIN | 4045197319296 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse

SPUN 120308 E UNI

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | UNI |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SPUN 120308 E |
| Type | HB7720 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 250 m/min | P |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 250 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 250 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 100 m/min | M |
| GG (G) | egnet | 200 m/min | K |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |