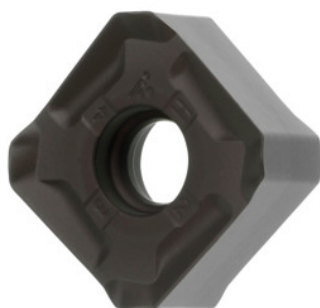


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2×4 skær.

**Anbefaling:**

**Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$

Maks. skæredybde  $a_{p, maks.}$ : 6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,25 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærspalte	SNMU 14T7 ANER
Type	HB7510
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		