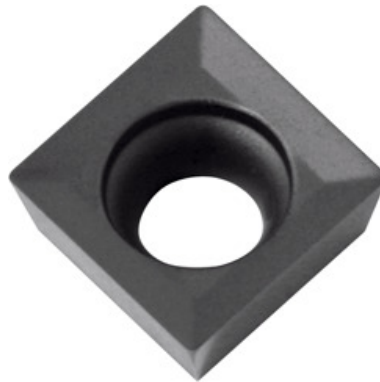


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse**MPHX 060202 TN UNI Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	MPHX 060202 TN
Type	HB7720
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	M
GG (G)	egnet	175 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		