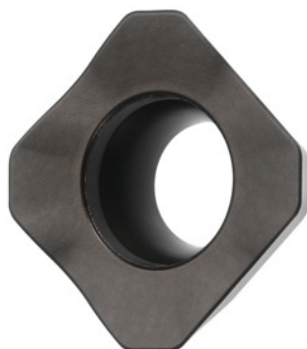


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214315 UNI
GTIN	4045197601728
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\text{maks.}} = 3,5$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKT 1204 AFTN
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Alu > 10% Si	betinget egnet	650 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		