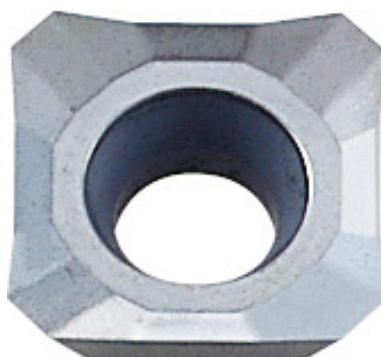


Garant**SEHT 1204 AFFN, HU7710, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214350 ALU
GTIN	4045197319531
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.Tilspænding f_z pr. tand: 0,24 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,24 mm
Type	ALU
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEHT 1204 AFFN
Type	HU7710
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	725 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	350 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		