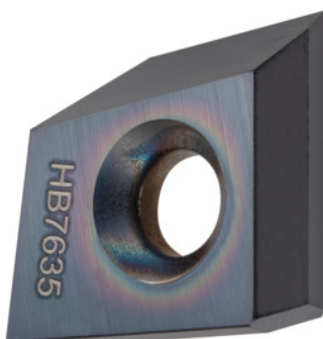


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214545 INOX
GTIN	4045197649478
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebne hårdmetal-vendeskærsplatter til overflader i høj kvalitet ved planbearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	BGHX 15L5 PCTR
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
tør	egnet		