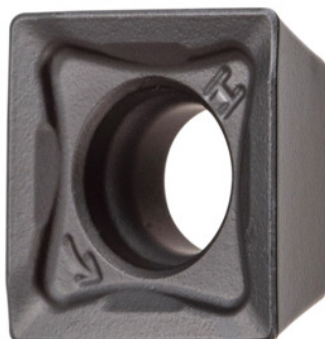


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,17 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,17 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 083604 PDER
Type	HB7510
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		