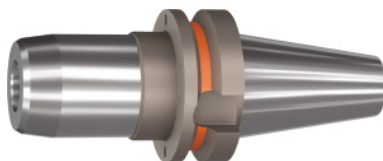


Garant**Hydrauliske spændepatroner BASIC slank, form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303820 12
GTIN	4067263239703
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

a	1 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Udvendig Ø D	46 mm
Ø D ₂	32 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6359

Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Udførelse	BT-DC