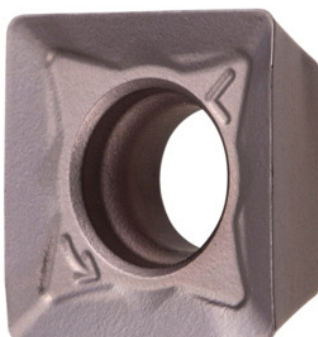


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7630, Type: INOX****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 214932 INOX |
| GTIN | 4045197674739 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|------------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,15 mm |
| Type | INOX |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Plattestyrke E | 3,6 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT 083604 PDER |
| Type | HB7630 |
| Skæremateriale | HM |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 120 m/min | M |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |