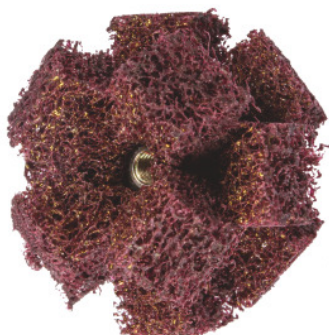


Garant**Flapskive, Ø 38 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555917 180
GTIN	4067263290704
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 3 mm. 3-lags.

Anvendelse:

Til rengøring, afgratning og finish-opgaver på svært tilgængelige steder som f.eks. **boringer, indvendige gevind, rør og fordybninger**. Anvendes med spændestift nr. 555920.

Teknisk beskrivelse

Farve	rød
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	Middel
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 38 mm
Anbefalet omdrejningstal	7500 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	13000 min ⁻¹

Produkttype

Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		