


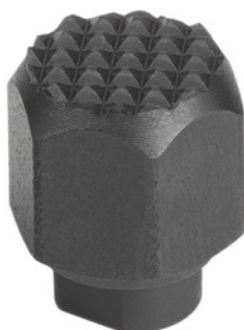

Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370063 M4
GTIN	4059245309603
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	16 kN
Udvendig Ø D	12 mm
Gevind M	M4
Kravelængde L ₂	6 mm

Længde 1	18 mm
Produkttype	Pendulunderlag