


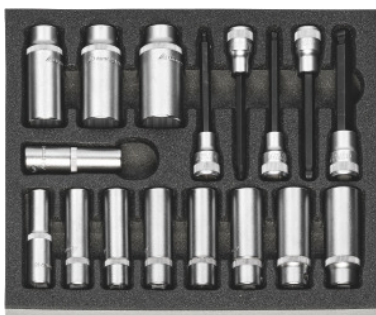

Supplerings Sortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 17



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 953714 17 |
| GTIN | 4067263723592 |
| Artikelklasse | 91A |

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT værkstedsvogne med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

Skumindsatser i størrelsen 10 G x 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

Leveringsomfang:

HOLEX 12-kanttop nr. 637320 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 stk. af hver

HOLEX sekskantet skruebit ekstra lang nr. 637613 str. 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953714: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------|--------|
| Dybde | 250 mm |
| Dybde i G | 10 |
| Bredde | 200 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Udførelse | med topnøgle |
| Bredde i G | 8 |
| Antal værktøjer | 17 |
| Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse | 30 mm |
| Fyldningsgrad for en skuffe i G | 8x10 |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Produkttype | Indsats i hårdt skum |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953714 | 952001 953714 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 10 mm | 637320 10 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 11 mm | 637320 11 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 12 mm | 637320 12 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 13 mm | 637320 13 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 14 mm | 637320 14 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 15 mm | 637320 15 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 16 mm | 637320 16 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 17 mm | 637320 17 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 18 mm | 637320 18 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 19 mm | 637320 19 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 21 mm | 637320 21 |
| 12-kantet hoved 3/8 tommelang Nøglestørrelse 22 mm | 637320 22 |
| 6-kantet skruebit, 3/8 tommelang, med kuglehoved sekskant 10 mm | 637613 10 |
| 6-kantet skruebit, 3/8 tommelang, med kuglehoved sekskant 4 mm | 637613 4 |
| 6-kantet skruebit, 3/8 tommelang, med kuglehoved sekskant 5 mm | 637613 5 |

6-kantet skruebit, 3/8 tommelang, med kuglehoved
sekskant 6 mm

637613 6

6-kantet skruebit, 3/8 tommelang, med kuglehoved
sekskant 8 mm

637613 8