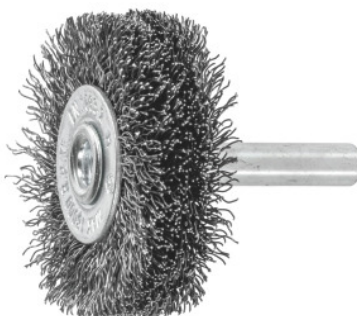


**HOLEX****Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574050 30X6
GTIN	4067263906988
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	6 mm
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive