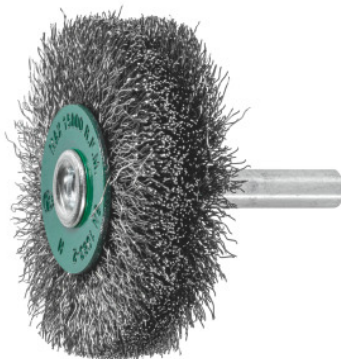


**HOLEX****Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
50X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574253 50X10
GTIN	4067263934752
Artikelklasse	57H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	10 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	12 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	50 mm

Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive