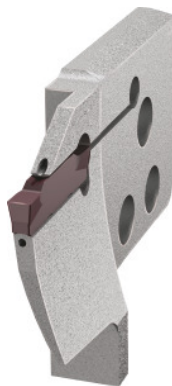


Garant**Vario plus Eco-skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik
D₁ / D₂: 110/170mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274518 110/170
GTIN	4067263950875
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimeret systemstabilitet takket være skruerklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D₁ = min. Ø til det første indstik / D₂ = maks. Ø til det første indstik.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	Nr. 273656 – 273749
Maks. skæredybde t _{maks}	21 mm
Serie	Vario Plus Eco
Maks. 1. indstiks-Ø D ₂	170 mm

Min. 1. indstiks-Ø D ₁	110 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder