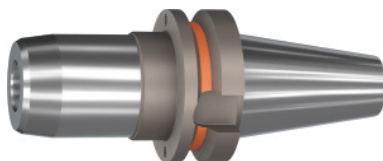


Garant**Hydrauliske spændepatroner BASIC kort, slank, form AD, BT 30, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303471 6 |
| GTIN | 4067263239642 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering $V = 10 \text{ mm}$) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsbetingelse:

Inkl. længdeindstillingskrue og sekskantnøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Udhængslængde L_1 inkl. fristilling | 63 mm |
| Spænde-Ø D_1 | 6 mm |
| Gevind M | M5 |
| Ø D_2 | 26 mm |
| Udvendig Ø D | 46 mm |
| Udragende længde, A-mål | 55 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| L ₂ | 43 mm |
| Adapter | BT 30 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Balluffchip-boring | ja |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |