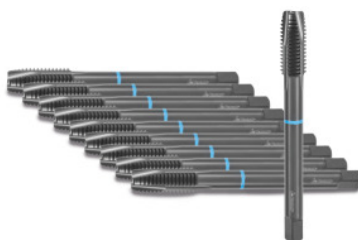


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2150 M4
GTIN	4067263086024
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. **Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	12 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,7 mm
Skafffirkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Skæremateriale	HSS E
Indhold	10
Skagt-Ø D _s	4,5 mm

Samlet længde L	63 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	4 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet

Tilbehør

Snittapperform B M M4

132150 M4