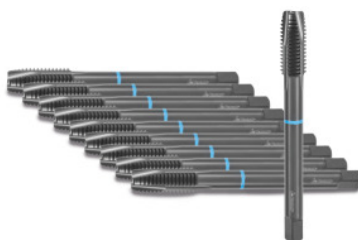


**Garant****Snittap Form B, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2150 M8
GTIN	4067263086055
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

**Føringsdel med smørener, men uden spånner. Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	90 mm
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindtype	M
Kernehul-Ø	6,8 mm
Antal spånner	3
Gevind-Ø	8 mm
Gevindstørrelse	M8
Norm	DIN 371

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Indhold	10
Gevinddybde	24 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet

---

## Tilbehør

Snittapperform B M M8

132150 M8