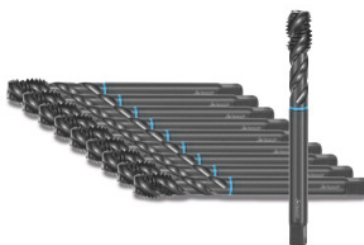


**Garant****Snittap, vaporiseret, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M12
GTIN	4067263090731
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	10,2 mm
Indhold	10
Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	12 mm
Gevinddybde	24 mm
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Gevindtype	M
Norm	DIN 376
Gevindstørrelse	M12
Skæremateriale	HSS E
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

---

## Tilbehør

Spiraltapper M M12

135450 M12