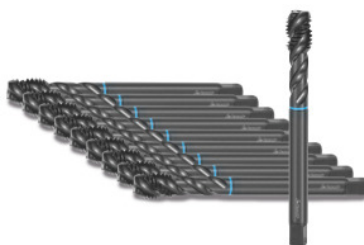


**Garant****Snittap, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M4
GTIN	4067263090687
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	4 mm
Gevindtype	M
Skaftfirkant □	3,4 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	63 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstørrelse	M4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	3,3 mm
Gevindstigning	0,7 mm

Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Indhold	10
Gvinddybde	8 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

---

## Tilbehør

Spiraltapper M M4

135450 M4