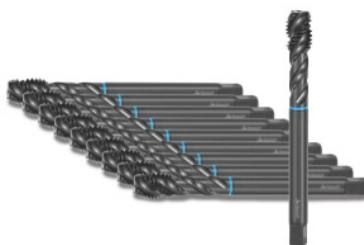


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M5
GTIN	4067263090694
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,8 mm
Skafffirkant □	4,9 mm
Antal skær Z	3
Indhold	10
Samlet længde L	70 mm
Kernehul-Ø	4,2 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstørrelse	M5
Skaff-Ø D _s	6 mm

Gevindtype	M
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	10 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M5

135450 M5