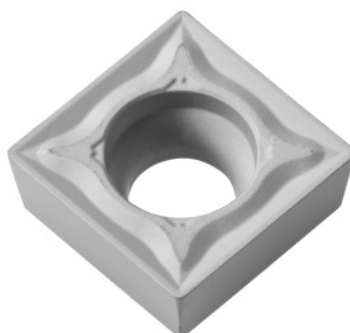


**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT020, Størrelse / antal:
120404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2631 120404/50
GTIN	4067263095682
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260793 HBT020
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 120404 Type HBT020

260793 HBT020