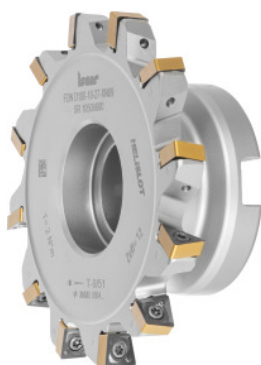


**HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 125/7mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 227720 125/7 |
| GTIN | 7291075430912 |
| Artikelklasse | 19D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------|
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 45 mm |
| Antal vendeskærplatter | 14 |
| effektivt skærantal Z_{eff} | 7 |
| Serie | HELISLOT |
| Skær-Ø D_c | 125 mm |
| Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$ | 33 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Holdeboring-Ø | 32 mm |
| Kravelængde L ₁ | 31 mm |
| Slidsbredde a _p | 12 mm |
| Producentbetegnelse | FDN D125-12-32-XN09 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Produkttype | Skivefræser |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3 | 229695 3 |
|----------------------------------|----------|