


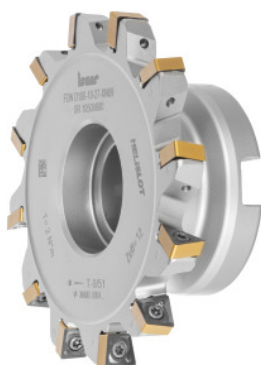

HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 125/7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	45 mm
Antal vendeskærplatter	14
effektivt skærantal Z_{eff}	7
Serie	HELISLOT
Skær-Ø D_c	125 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	33 mm

Holdeboring-Ø	32 mm
Kravelængde L ₁	31 mm
Slidsbredde a _p	12 mm
Producentbetegnelse	FDN D125-12-32-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------