


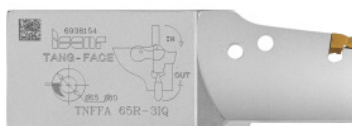

TANGGRIP TNFFA-IQ aksialstikholdere forstærket, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 60-80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274203 60-80
GTIN	7291075310993
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Indstiksdybde t_{maks}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Samlet længde L	90 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Skafthøjde h_s	32 mm
Funktionshøjde h_1	24,8 mm
Producentbetegnelse	TNFFA 60L-4IQ
Længde på udhæng	27 mm

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder