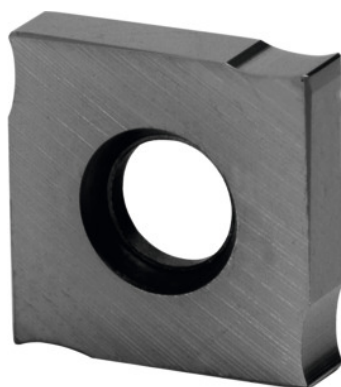


Garant**SNHX 12045 neutral, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218601 INOX
GTIN	4045197656469
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Type	INOX
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7535
Belægning	belagt
Plattestyrke E	4,76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 12045
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	4,5 mm

Til slidsbredde a _p	8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning