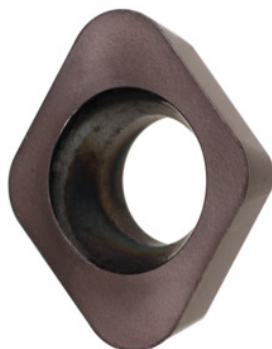


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDHW 10T310
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		