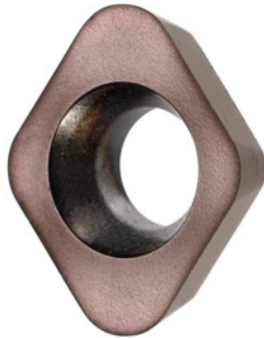


Garant**XDHW 060210, HB7720, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.Tilspænding f_z : 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z	0,15 mm
Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDHW 060210
Type	HB7720
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	130 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	100 m/min	H
GG (G)	egnet	220 m/min	K
CuZn	betinget egnet	500 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		