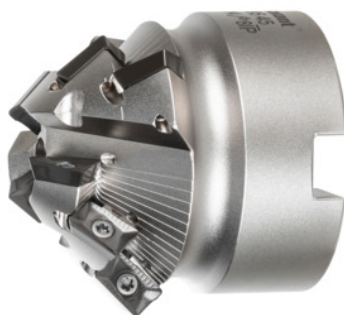


Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 45grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215795 45
GTIN	4045197383235
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Mulig fasbredde b	17,8 mm
Vendeplasseskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vinkel γ	45 grader
Mindste \varnothing D	17 mm
Opnåelig faslængde l	27,5 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Største \varnothing D ₁	56 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Samlet længde L _{i alt}	52 mm
Holdeboring- \varnothing	22 mm

Opnåelig fashøjde h	19 mm
Tandtilspænding ved h_{\max}	0,14 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2