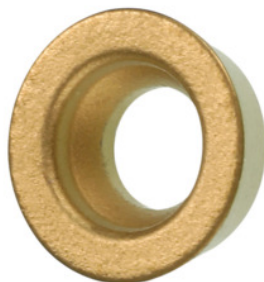


**Garant****RDEX 0501 MOSN, HB7535, Type: INOX**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212190 INOX
GTIN	4045197303431
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,1$  mm.

## Teknisk beskrivelse

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDEX 0501 MOSN
Skæremateriale	HM
Type	HB7535
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	175 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	175 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		