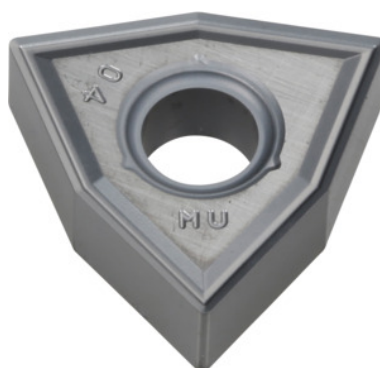


**WN.G 080404, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	Ti
Tilspænding $f$	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånbrøder	MU
Hjørneradius	0,4 mm
Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning