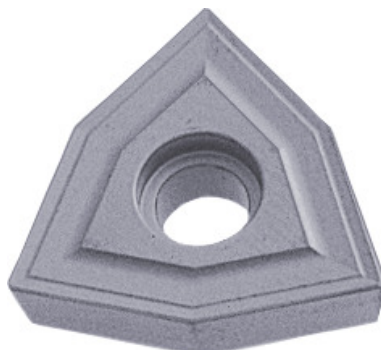


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W29: 42-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236860 42-010
GTIN	4047109099272
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG(G); ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 080404

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	42-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 080404
Type	BK6115
Type	GG(G); ST900
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring