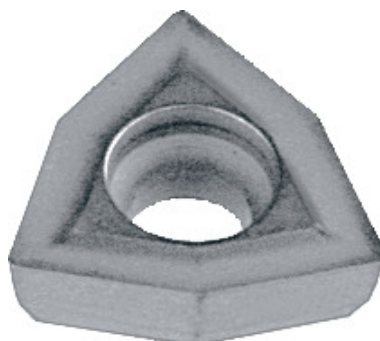


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W29: 24-110****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: Alu; CuZn

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 05T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,14 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	24-110
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,14 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Type	BK7710
Type	Alu; CuZn
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

