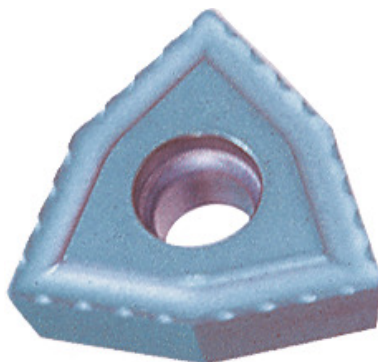



KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK79, Betegnelse, type W29: 18-130

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Artikelklasse	24T

Beskrivelse
Passer til :

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skærgeometri.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 040304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,13 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	18-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304
Type	BK79
Type	INOX

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring