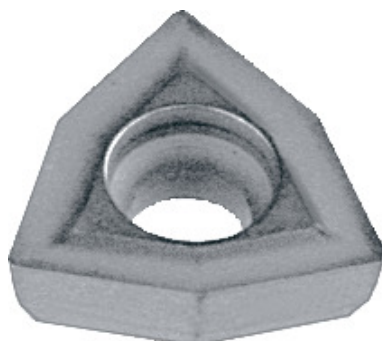


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W29: 42-110****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236980 42-110 |
| GTIN                | 4047109085718 |
| Artikelklasse       | 24T           |

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: Alu; CuZn

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 080404

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/o**Teknisk beskrivelse**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Betegnelse                                   | 42-110                      |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/o                   |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                   | WOEX 080404                 |
| Type   | BK7710                      |
| Type   | Alu; CuZn                   |
| Skæremateriale                               | HM                          |
| Produkttype                                  | Vendeskærsplatte til boring |

