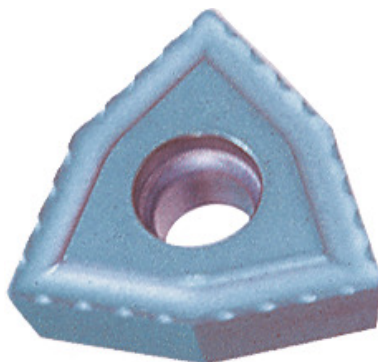


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK79, Betegnelse, type W29: 42-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237050 42-130
GTIN	4047109070134
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skærgeometri.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 080404

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	42-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 080404
Type	BK79
Type	INOX

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring