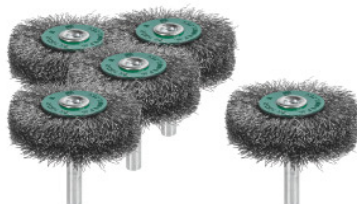


HOLEX**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 70X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574253.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	19 mm
Børste-Ø D ₁	70 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsbredde L ₁	10 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd

Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

Rund skaftbørstelNOX-tråd 0,20 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 70X10 mm	574253 70X10
---	--------------