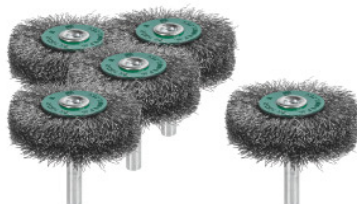


HOLEX**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 50X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5742 50X10
GTIN	4067263136293
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574253.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	10 mm
Besætningslængde H ₁	12 mm
Børste-Ø D ₁	50 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd

Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

Rund skaftbørstelNOX-tråd 0,20 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 50X10 mm	574253 50X10
---	--------------